

Technisches Datenblatt

Rohrschelle

Artikelnummer: 5102081

OBO
BETTERMANN



- DIN 48818, Form D
- mit Anschlussloch Ø 11 mm
- 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
- 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)


St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5102081
Typ	303 DIN-3/4
Bezeichnung 1	Rohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	3/4"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	25,64 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5279 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

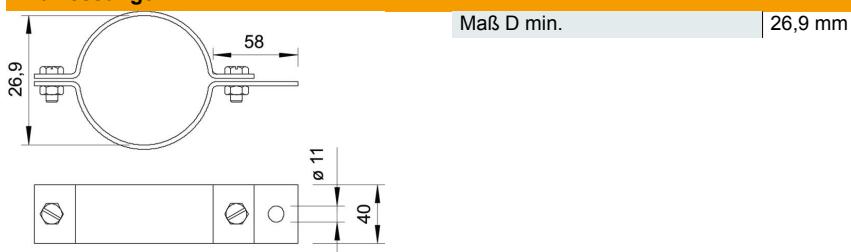

Technisches Datenblatt

Rohrschelle

Artikelnummer: 5102081



Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionsgeschützt	nein
für Rohr	3/4
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	26,9 mm