

Technisches Datenblatt

Rohrschelle

Artikelnummer: 5102111

OBO
BETTERMANN



- DIN 48818, Form D
- mit Anschlussloch Ø 11 mm
- 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
- 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)


St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5102111
Typ	303 DIN-1
Bezeichnung 1	Rohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	1"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5774 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

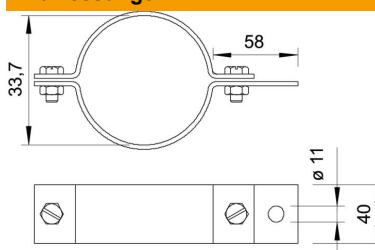

Maß D min. 33,7 mm

Technisches Datenblatt

Rohrschelle

Artikelnummer: 5102111



Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionsgeschützt	nein
für Rohr	1
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	33,7 mm