

# Technisches Datenblatt

## Rohrschelle

Artikelnummer: 5102138

**OBO**  
BETTERMANN



- DIN 48818, Form D
- mit Anschlussloch Ø 11 mm
- 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
- 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)


**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5102138
Typ	303 DIN-1 1/4
Bezeichnung 1	Rohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	11/4"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	31,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6186 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

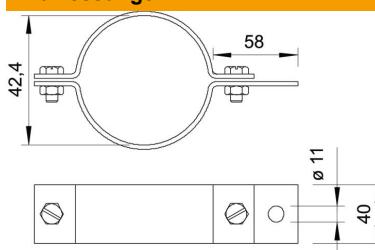

Maß D min. 42,4 mm

# Technisches Datenblatt

## Rohrschelle

Artikelnummer: 5102138



### Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionsgeschützt	nein
für Rohr	11/4
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	42,4 mm