

# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Firstziegel, Metalldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5202510



- für Rundleiter Rd 8
- für Metalldächer geeignet

A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5202510
Typ	132 P VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Metalldächer
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,42 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5343 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Firstziegel, Metallrächer, Rd 8

Artikelnummer: 5202510



### Abmessungen

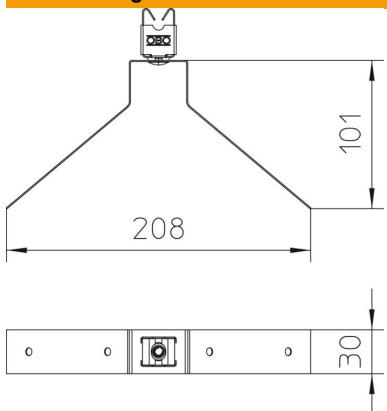

### Technische Daten

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	spannbar
Montagehöhe	20 mm
Passung	Rd 8 mm
Spannbereich D max.	8 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)