

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, A2

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 5202515



- Verstellbar von 185-260 mm Breite • Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer • Leitungshalter stufenlos verstellbar • Leitungshalter aus Polyamid • Schnellmontage per Flügelschraube

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5202515
Typ	132 K-VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5453 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, A2

Artikelnummer: 5202515

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

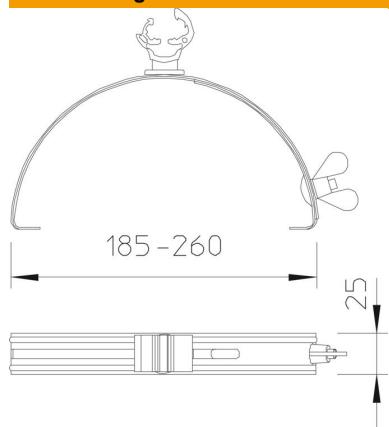

Technische Daten

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	spannbar
Montagehöhe	20 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Spannbereich D max.	260 mm
Spannbereich D min.	185 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	rostfreier Stahl (V2A)