

# Technisches Datenblatt

## Firstleitungshalter mit Spannfeder

Artikelnummer: 5203018



- für Rundleiter Rd 8
- Spannbereich von 280-380 mm



A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5203018
Typ	132 U 35
Bezeichnung 1	Firstleitungshalter
Bezeichnung 2	variable Längeneinstellung
Hersteller	OBO
Dimension	35 mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4108 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Firstleitungshalter mit Spannfeder

Artikelnummer: 5203018

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

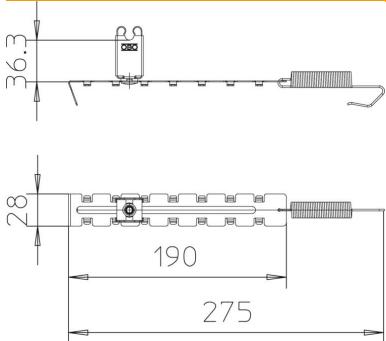

### Technische Daten

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	spannbar
Montagehöhe	35 mm
Passung	RD 8 mm
Spannbereich D max.	380 mm
Spannbereich D min.	280 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)