

Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 7 mm

Artikelnummer: 5207347



- Mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm • Aus rostfreiem Edelstahl (V2A)

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5207347
Typ	177 20 VA M8
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	für Rundleiter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,838 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,093 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 7 mm

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 5207347

Abmessungen

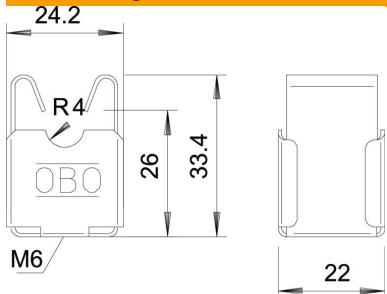

Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Gewinde metrisch	8
Leiterabmessungen	8 mm rund
Montagehöhe	20 mm
Passung	Rd 8 mm