


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter Rd 8-10 mm, verkupfert

Artikelnummer: 5207754

**OBO**  
BETTERMANN

- mit Innengewinde M8 zum Aufschrauben und mit Durchgangsloch für Holzschrauben
- Farbe: Kupfer
- witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C

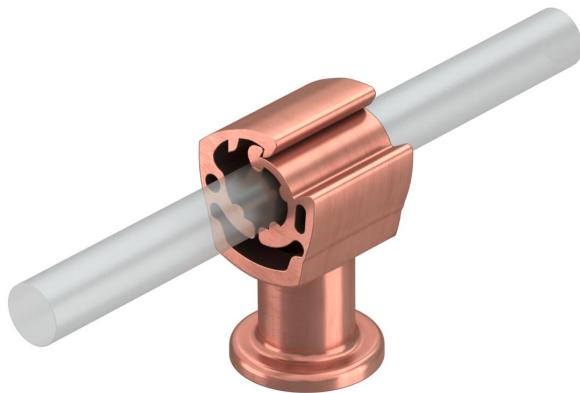

**PA** Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	5207754
Typ	177 30 CU
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Farbe	kupfer
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,784 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0367 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter Rd 8-10 mm, verkupfert

Artikelnummer: 5207754

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

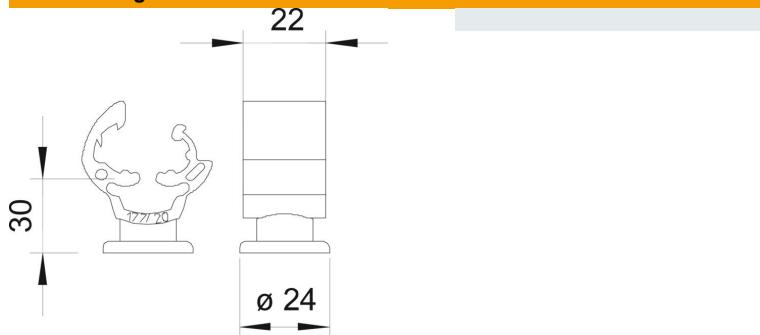

### Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Gewinde metrisch	8
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Montagehöhe	30 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Polyamid
Werkstoff des Unterteils	Polyamid
Werkstoff des Überlegers	Polyamid