

Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit vormontierter Holzschraube

Artikelnummer: 5207878

OBO
BETTERMANN



- mit Innengewinde M8 zum Aufschrauben und mit Durchgangsloch für Holzschrauben
- witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
- mit vormontierten Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40).

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	5207878
Typ	177 B-HD30
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	mit Holzschrauben
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Farbe	grau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,503 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0597 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit vormontierter Holzschraube

Artikelnummer: 5207878

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

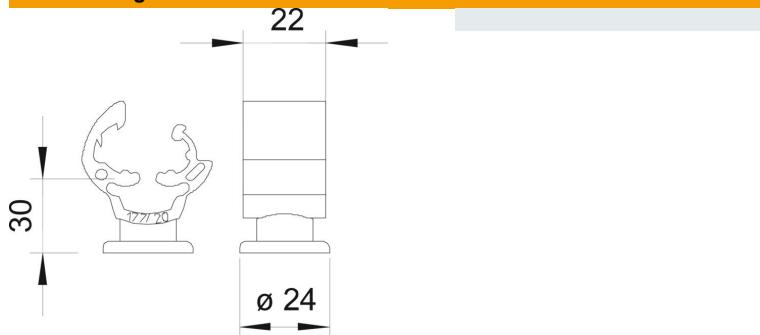

Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Gewinde metrisch	8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Montagehöhe	30 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Polyamid
Werkstoff des Unterteils	Polyamid
Werkstoff des Überlegers	Polyamid