


# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer

Artikelnummer: 5215277

**OBO**  
BETTERMANN

- mit Lochung Ø 5,5 mm
- Leitungshalter aus Polyamid

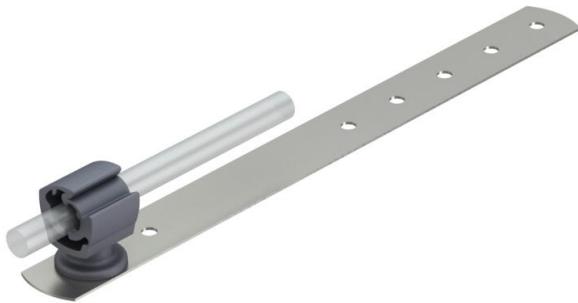

**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5215277
Typ	157 NB-VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Schieferdächer
Hersteller	OBO
Dimension	260mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3106 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer

Artikelnummer: 5215277

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

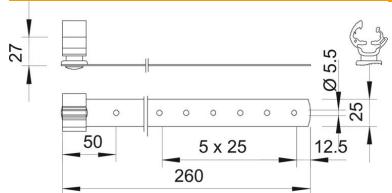

Länge | 260 mm

### Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubar
Montagehöhe	27 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	rostfreier Stahl (V2A)