

# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5215579



- Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten	
Artikelnummer	5215579
Typ	157 F-VA 280
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4377 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5215579



### Abmessungen

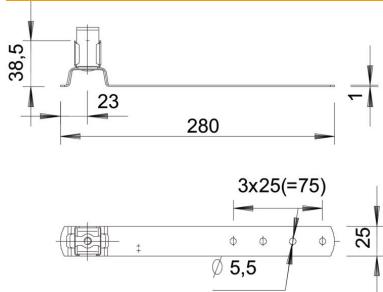

Länge Maß L	280 mm 280 mm
----------------	------------------

### Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubar
Montagehöhe	38,5 mm
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)