

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5215595



- Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5215595
Typ	157 F-VA 410
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,88 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5444 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5215595



Abmessungen

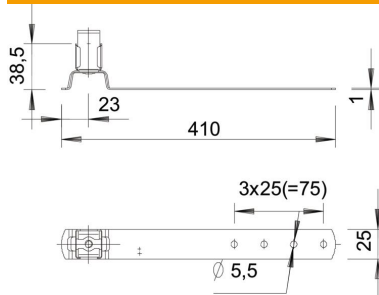

Länge	410 mm
Maß L	410 mm

Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	38,5 mm
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)