


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10

Artikelnummer: 5215609



- Leitungshalter aus Polyamid
- inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage

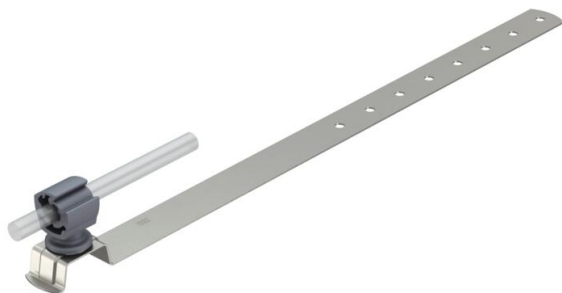


A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5215609
Typ	157 FK-VA 410
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4701 kg CO ₂ e / 1 Stück

Abmessungen

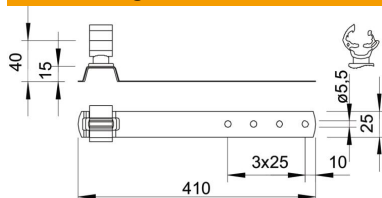

Länge	410 mm
Maß L	410 mm

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10

Artikelnummer: 5215609



Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	40 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)