

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8-10,
A2

Artikelnummer: 5215838

OBO
BETTERMANN

- Leitungshalter aus Polyamid
- mit Lochung Ø 5,5 mm




A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5215838
Typ	157 EK-VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,351 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

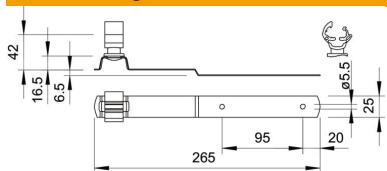

Länge | 265 mm

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8-10,
A2

Artikelnummer: 5215838



Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubar
Montagehöhe	42 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	rostfreier Stahl (V2A)