

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8, A2
Artikelnummer: 5217075

OBO
BETTERMANN

- Unterteil und Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A) • Unterteil mit Langloch Ø 8,5 mm



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten


Artikelnummer	5217075
Typ	159 VA-V
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1782 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8, A2
Artikelnummer: 5217075

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

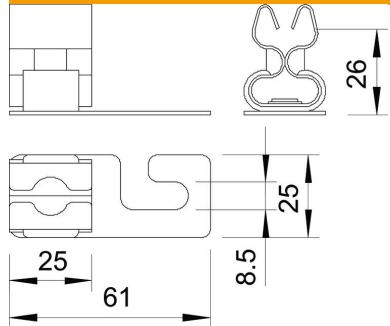

Technische Daten

Anwendung	Wellplattendach
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubar
Montagehöhe	21 mm
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)