

Technisches Datenblatt

Adapter Universal für Dachleitungshalter Typ 165/MBG

Artikelnummer: 5218882

OBO
BETTERMANN

Universaladapter mit Bohrung Ø 2,5 mm z. B. für OBO Golden-Sprint-Schraube Typ 4758 4 x L (L = je nach Anwendung), zu befestigen auf 165 MBG-8.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	5218882
Typ	165 MBG UH
Bezeichnung 1	Adapter für Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	universal
Hersteller	OBO
Dimension	Ø4mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,254 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0151 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Adapter Universal für Dachleitungshalter Typ 165/MBG

Artikelnummer: 5218882

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

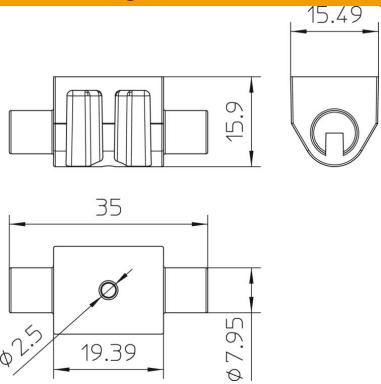

Länge	35 mm
Breite	15,5 mm
Höhe	15,9 mm

Technische Daten

Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Kunststoff