

Technisches Datenblatt

Gitterrinnenadapter für Dachleitungshalter



Artikelnummer: 5218886

- Adapter für Gitterrinnen Typ GR-Magic® mit Maschenweite 50 mm oder 20 mm
- zur Befestigung auf Typ 165 MBG 8-10 und UniBase
- aus Polypropylen, schwarz, UV-resistent und witterbeständig
- werkzeuglose Montage



PP Polypropylen

Stammdaten	
Artikelnummer	5218886
Typ	165 MBG HGRM
Bezeichnung 1	Adapter für Gitterrinnen
Bezeichnung 2	zur Montage auf 165 MBG
Hersteller	OBO
Dimension	3,9-4,8
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0505 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Gitterrinnenadapter für Dachleitungshalter


Artikelnummer: 5218886

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	63 mm
Breite	60,3 mm
Höhe	22,3 mm

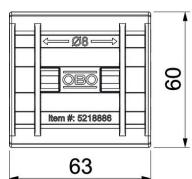

Technische Daten

Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Kunststoff