


Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Artikelnummer: 5223075

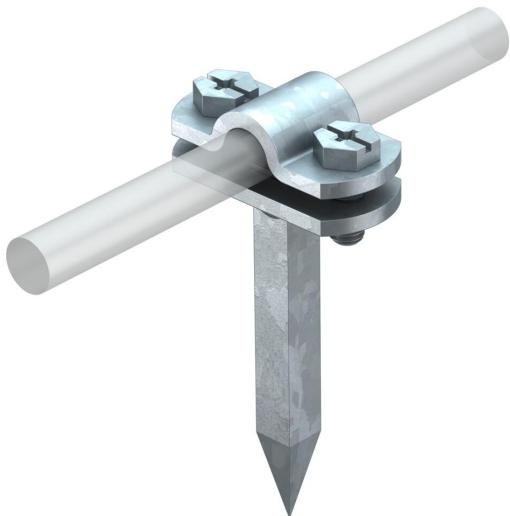

- komplett mit Überleger und Sechskantschrauben
- mit festem Vierkantstift zur schnellen Montage
- mit Sechskantschrauben aus VA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5223075
Typ	163 70 FT
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	70mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,476 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2236 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Artikelnummer: 5223075

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

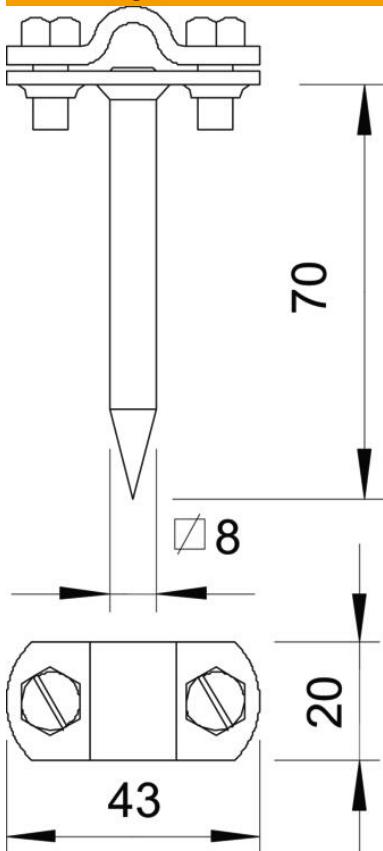

Länge Maß L	70 mm 70 mm
----------------	----------------

Technische Daten

Befestigungsart Halter	mit Schlagstift
Befestigungsart Leiter	mit Schraubschelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Stahl
Werkstoff des Unterteils	Stahl
Werkstoff des Überlegers	Stahl