

# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Artikelnummer: 5227070



- auch für Flachleiter bis FL 30
- mit Holzschraubengewinde
- Unterteil aus Temperguss, feuerverzinkt
- Überleger und Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt

SG	Stahlguss
F	feuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5227070
Typ	176 A 65
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	65mm
Werkstoff	Stahlguss
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,536 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1903 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Artikelnummer: 5227070

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

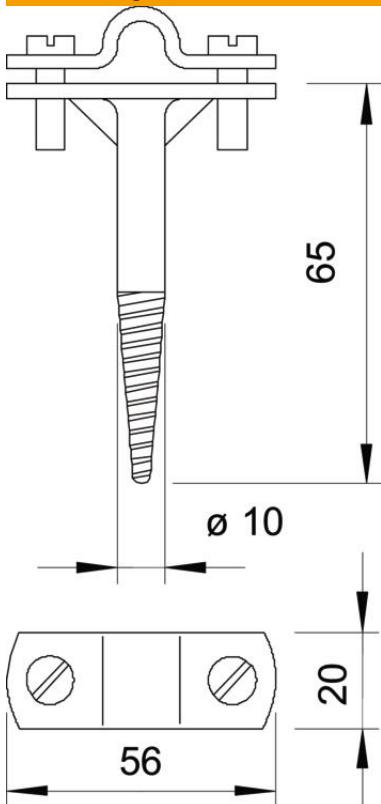

Länge Maß H	65 mm 65 mm
----------------	----------------

### Technische Daten

Befestigungsart Halter	mit Spitze Holzschraubgewinde
Befestigungsart Leiter	mit Schraubschelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Temperguss
Werkstoff des Unterteils	Temperguss
Werkstoff des Überlegers	Temperguss