

# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter für Flachleiter

Artikelnummer: 5229553



- für Flachband
- mit Innengewinde (G)
- Montagehöhe 30 mm



|    |                    |
|----|--------------------|
| SG | Stahlguss          |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 5229553                  |
| Typ                                 | 168 FL40-M8              |
| Bezeichnung 1                       | Leitungshalter           |
| Bezeichnung 2                       | für Flachleiter          |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 40mm                     |
| Werkstoff                           | Stahlguss                |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 20                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 8,2 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2156 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter für Flachleiter

Artikelnummer: 5229553



### Abmessungen

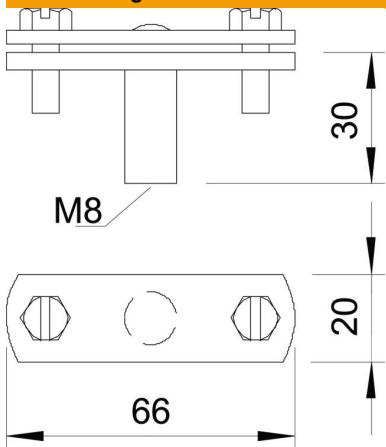

|       |       |
|-------|-------|
| Maß   | 66 mm |
| B     | M8 mm |
| Maß G |       |

### Technische Daten

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Befestigungsart Halter                  | Bohrung mit M-Gewinde |
| Befestigungsart Leiter                  | mit Schraubschelle    |
| Einsatz im Ex-Bereich                   | ja                    |
| Gewinde                                 | M8                    |
| Gewinde metrisch                        | 8                     |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein                  |
| Leiterabmessungen                       | 40x4 mm flach         |
| Passung                                 | FL 40 mm              |
| Werkstoff des Halters                   | Temperguss            |
| Werkstoff des Unterteils                | Temperguss            |
| Werkstoff des Überlegers                | Temperguss            |