


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5229960

**OBO**  
BETTERMANN

- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
- Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
- Version HD mit Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40)

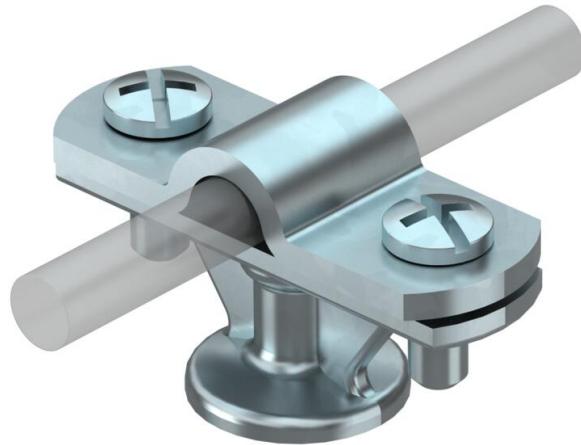

**Zn** Zinkdruckguss

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5229960
Typ	113 Z8-10
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2528 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5229960

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

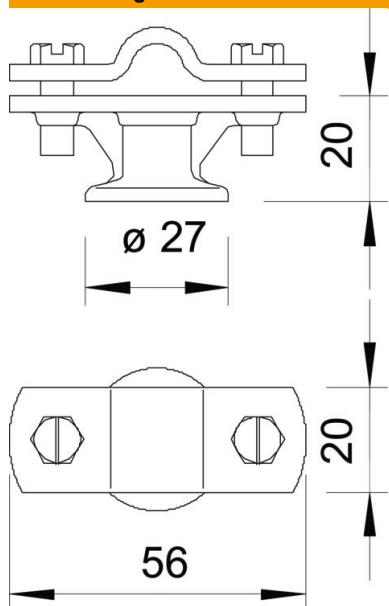

Länge	56 mm
Breite	27 mm

### Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Schraubschelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Gewinde metrisch	8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss