


Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5229961

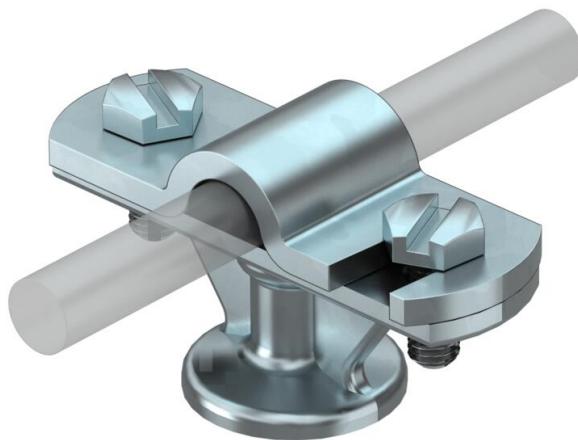

- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
- Scharnier-Überleger zur schnellen Schwenkmontage
- Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben

Zn Zinkdruckguss

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5229961
Typ	113 Z-K 8-10
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,202 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2661 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5229961

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

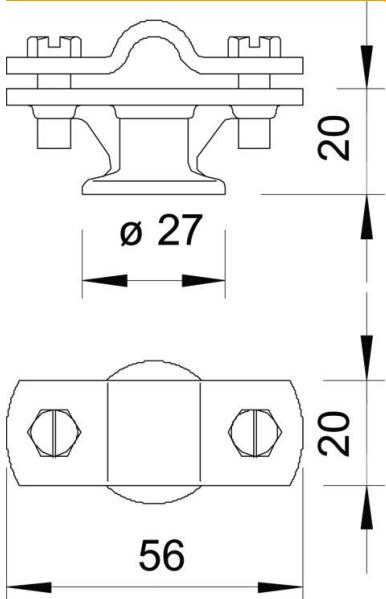

Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Schraubschelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Gewinde metrisch	8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss