

Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Flachleiter

Artikelnummer: 5230446



- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch für Holzschrauben
- für Flachleiter FL 30
- Schiebeüberleger zur Schnellmontage



Zn Zinkdruckguss

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 5230446 |
| Typ | 113 BZ-FL |
| Bezeichnung 1 | Leitungshalter |
| Bezeichnung 2 | für Flachleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 30mm |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 6,28 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2586 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Flachleiter

Artikelnummer: 5230446

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

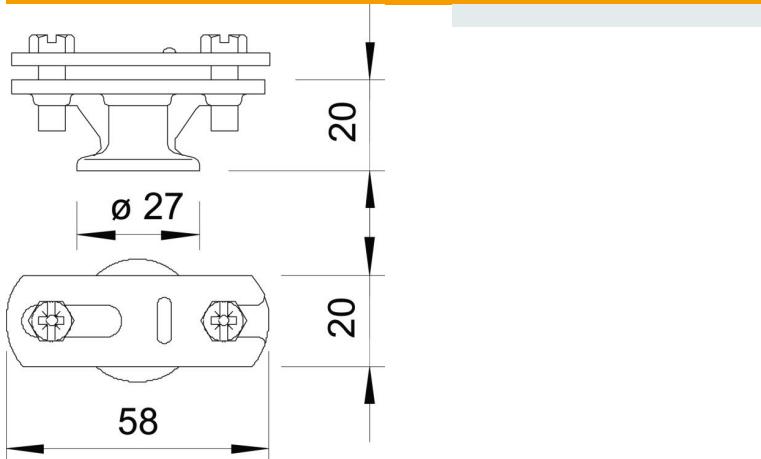

Technische Daten

| | |
|---|-----------------------|
| Befestigungsart Halter | Bohrung mit M-Gewinde |
| Befestigungsart Leiter | mit Schraubschelle |
| Einsatz im Ex-Bereich | ja |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Leiterabmessungen | 30x4 mm flach |
| Werkstoff des Halters | Zinkdruckguss |
| Werkstoff des Unterteils | Zinkdruckguss |
| Werkstoff des Überlegers | Zinkdruckguss |