

Technisches Datenblatt

Anschlussleitung - AL EX ISG



Artikelnummer: 5240102



UV-resistente Anschlussleitung (Kupfer 25 mm²) zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken. Beidseitig mit Kabelschuh für M10 Schrauben, einseitig mit M10 Schraube, Mutter und Federring.

Cu Kupfer

Stammdaten	
Artikelnummer	5240102
Typ	AL EX ISG 100
Bezeichnung 1	Anschlussleitung
Bezeichnung 2	für EX ISG H
Hersteller	OBO
Dimension	100mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4401 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anschlussleitung - AL EX ISG

Artikelnummer: 5240102

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

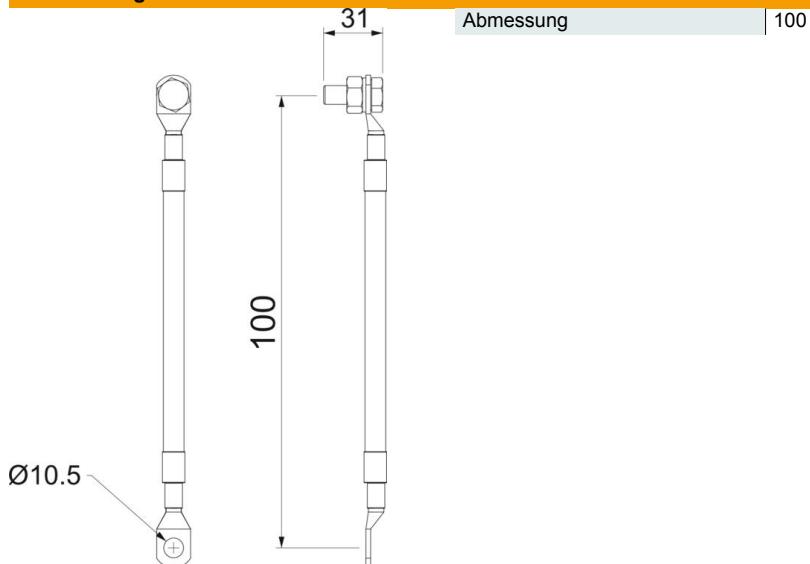

Technische Daten

Anschlusskabellänge	0,1 m
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Art des Zubehörs Zubehör für Überspannungsschutz Energie- technik	Anschlussleitung