

# Technisches Datenblatt

## Anschlussleitung - AL EX ISG



Artikelnummer: 5240104



UV-resistente Anschlussleitung (Kupfer 25 mm<sup>2</sup>) zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken. Beidseitig mit Kabelschuh für M10 Schrauben, einseitig mit M10 Schraube, Mutter und Federring.

**Cu** Kupfer

Stammdaten	
Artikelnummer	5240104
Typ	AL EX ISG 200
Bezeichnung 1	Anschlussleitung
Bezeichnung 2	für EX ISG H
Hersteller	OBO
Dimension	200mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4258 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Anschlussleitung - AL EX ISG

Artikelnummer: 5240104

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

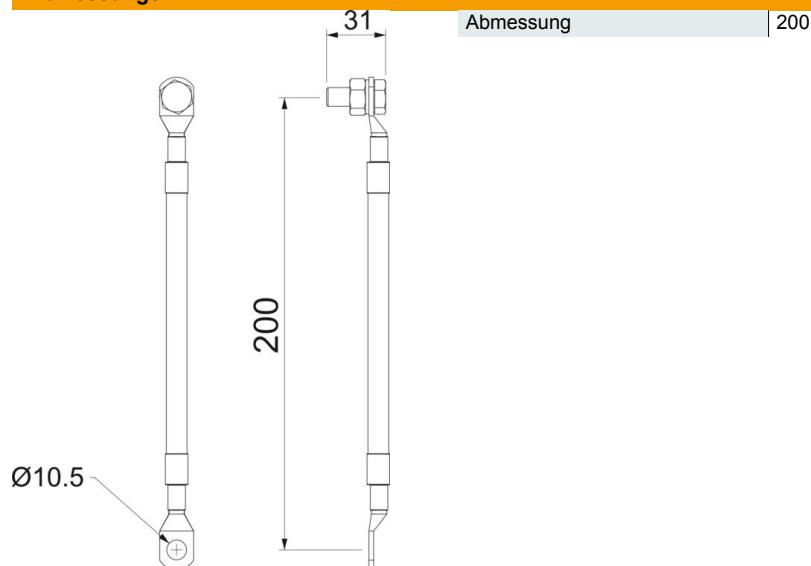

### Technische Daten

Anschlusskabellänge	0,2 m
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Art des Zubehörs Zubehör für Überspannungsschutz Energie- technik	Anschlussleitung