


Technisches Datenblatt

Spannschloss G

Artikelnummer: 5300053

OBO
BETTERMANN

Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.

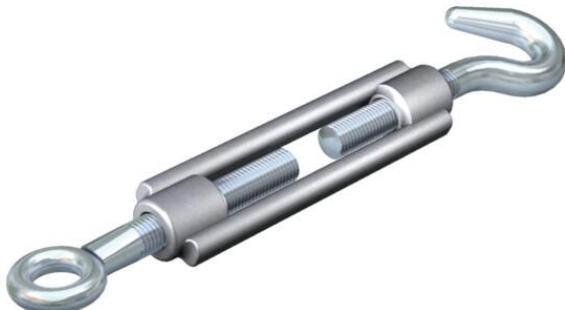

CE

St Stahl
G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5300053
Typ	945 M10 G
Bezeichnung 1	Spannschloss
Hersteller	OBO
Dimension	M10
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,51 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Spannschloss G

Artikelnummer: 5300053

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

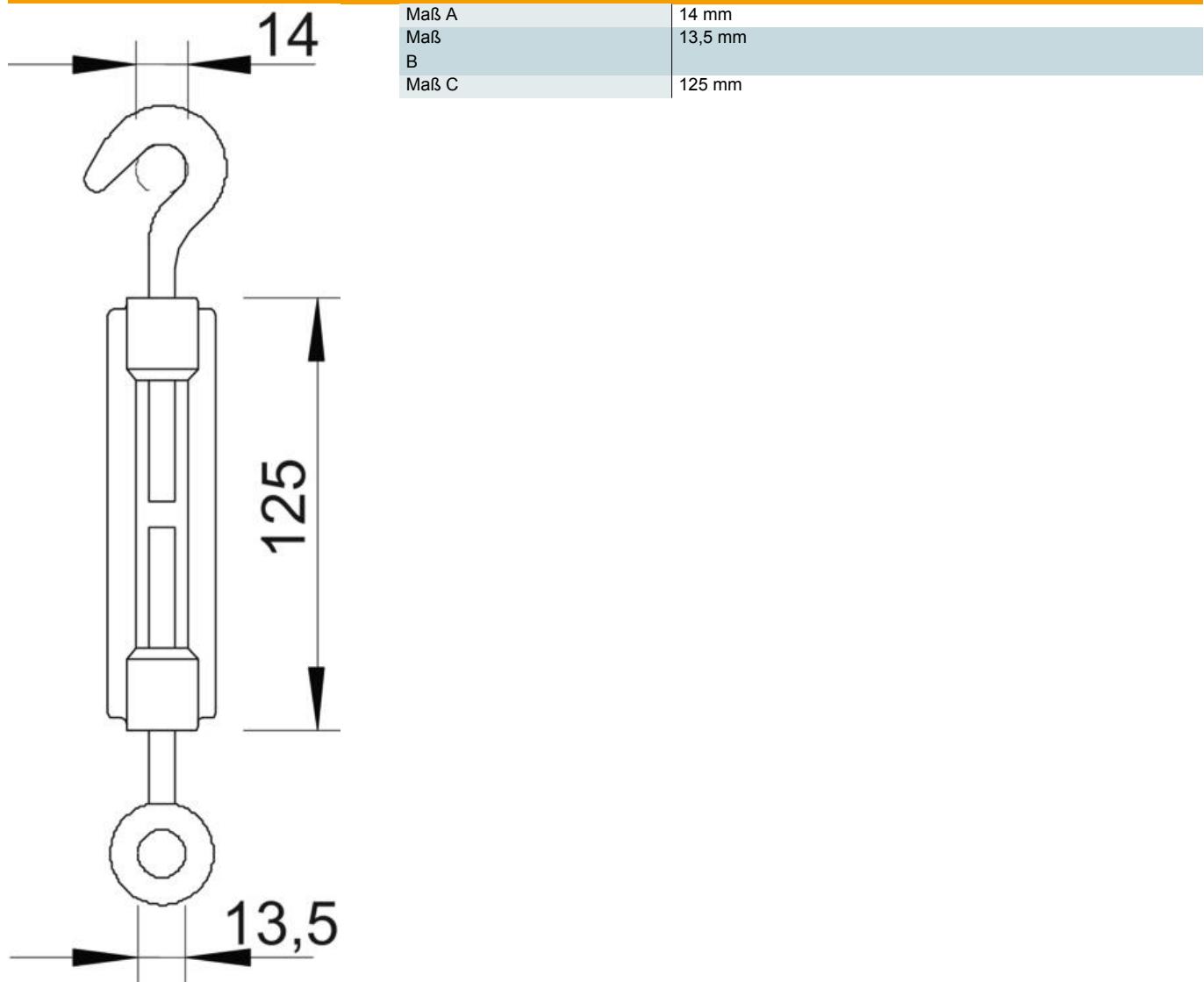

Technische Daten

Bruchlast	5 kN
Gewinde	M10
Länge der Spannmutter C	125 mm
Spannweite	80 mm