


Technisches Datenblatt

Spannschloss G

Artikelnummer: 5300061

OBO
BETTERMANN

Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.

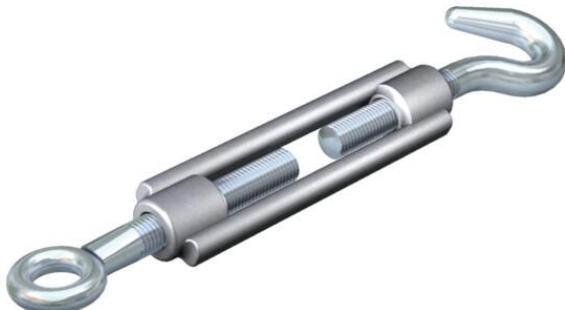

CE

St Stahl
G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5300061
Typ	945 M12 G
Bezeichnung 1	Spannschloss
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	53 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7654 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Spannschloss G

Artikelnummer: 5300061

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

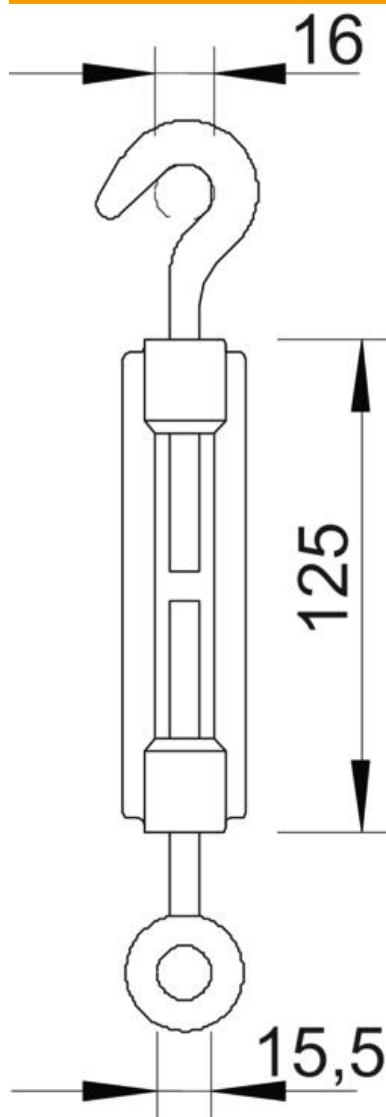

Maß A	16 mm
Maß B	15,5 mm
Maß C	125 mm

Technische Daten

Bruchlast	7 kN
Gewinde	M12
Länge der Spannmutter C	125 mm
Spannweite	85 mm