

Technisches Datenblatt

Stahldraht-Spannseil A4

Artikelnummer: 5303182



Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x 19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².



A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	5303182
Typ	957 3 A4
Bezeichnung 1	Stahldraht-Spannseil
Bezeichnung 2	mit Hanfseele
Hersteller	OBO
Dimension	3
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	3,22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Stahldraht-Spannseil A4


Artikelnummer: 5303182



Abmessungen

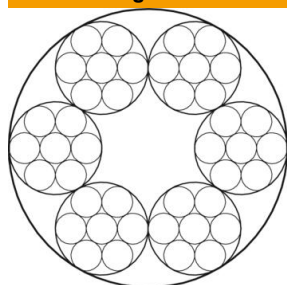

6x7

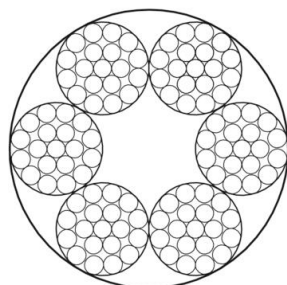

6x19

Technische Daten

Bruchlast	5,29 kN
in Ringen	50 m
Seildurchmesser	3 mm