

Technisches Datenblatt

Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach

Artikelnummer: 5304107

OBO
BETTERMANN



- mit Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Federscheibe
- mit Bohrung 10,2 mm
- mit vormontiertem Druckstück aus Zinkdruckguss
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5304107
Typ	5001 DIN-FT+VA
Bezeichnung 1	Verbindungslemme
Bezeichnung 2	für Rundleiter mit VA Mutter
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2966 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach

Artikelnummer: 5304107

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

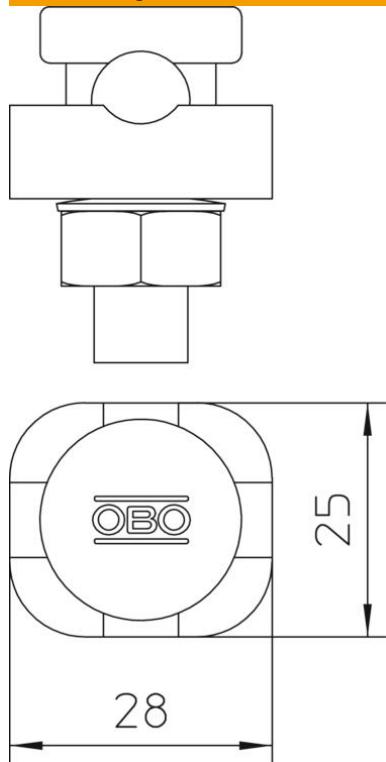

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Klemmschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein