

# Technisches Datenblatt

## Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne FT

Artikelnummer: 5304164



- mit 1 Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Federscheibe
- inkl. vormontierter Druckwanne
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



Stahl

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5304164
Typ	5001 N-FT
Bezeichnung 1	Verbindungsleitung
Bezeichnung 2	für Rundleitung
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,205 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne FT

Artikelnummer: 5304164



### Abmessungen

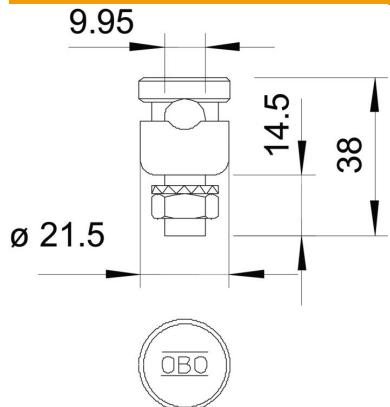

### Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Klemmschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein