

Technisches Datenblatt

Verbinder Rd 8-10 mm, 2fach

Artikelnummer: 5304202

OBO
BETTERMANN



- mit je 2 Fix-Kontakt-Klemmschrauben, Muttern und Federscheiben
- inkl. vormontiertem Verbindungs-Druckstück aus Zinkdruckguss bzw. verkupfertem Zinkdruckguss
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5304202
Typ	5002 DIN-FT
Bezeichnung 1	Verbindungsleitung
Bezeichnung 2	für zwei Rundleiter
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,24 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,535 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verbinder Rd 8-10 mm, 2fach

Artikelnummer: 5304202

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

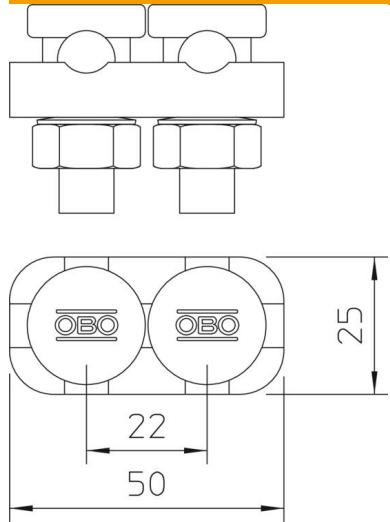

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Klemmschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein