

Technisches Datenblatt

Anschluss- und Endstück mit Verbinder

Artikelnummer: 5304970

OBO
BETTERMANN

- mit 2 Anschlusslöchern Ø 11 mm
- montiert mit Verbinder (einteilig) Typ 5001 DIN-FT
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



St Stahl

F feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5304970
Typ	5009
Bezeichnung 1	Verbindungsklemme
Bezeichnung 2	montiert mit Verbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14.5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4394 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anschluss- und Endstück mit Verbinder

Artikelnummer: 5304970

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

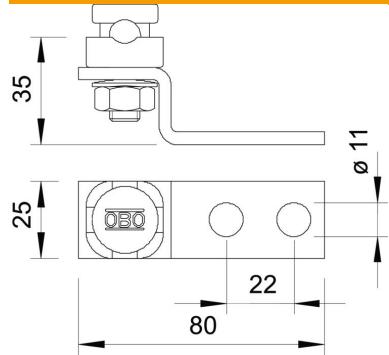

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Klemmschraube
Art des Verbinder	Endstück
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein