


Technisches Datenblatt

T-Verbinder Rd 8-10 mm FT

Artikelnummer: 5311101

OBO
BETTERMANN

- mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

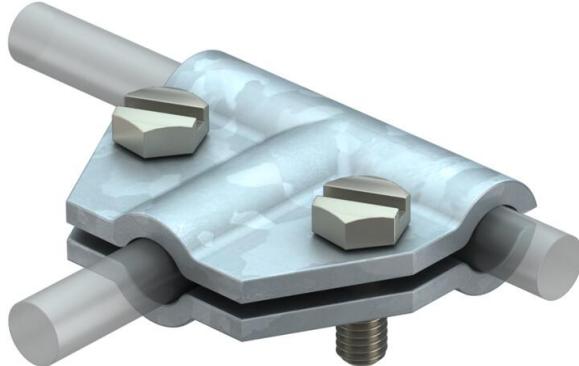

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5311101
Typ	245 8-10 FT
Bezeichnung 1	T-Verbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,401 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2506 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Verbinder Rd 8-10 mm FT

Artikelnummer: 5311101

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

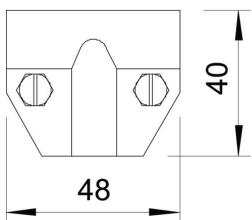

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	T-Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein