


# Technisches Datenblatt

## Kreuzverbinder Rd 8-10 mm Cu

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 5312132

- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
- mit 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 aus rostfreiem Stahl (VA)

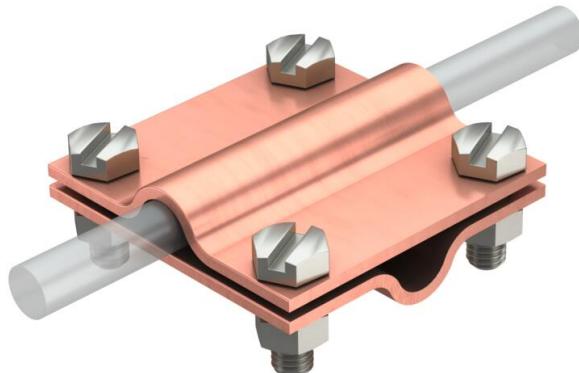

**Cu** Kupfer

### Stammdaten

Artikelnummer	5312132
Typ	251 CU
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4651 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt


## Kreuzverbinder Rd 8-10 mm Cu

Artikelnummer: 5312132

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

		Maß A	52 mm
		Maß B	52 mm

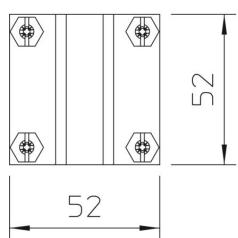

### Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein