

Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder rund/rund ohne Zwischenplatte A4



Artikelnummer: 5312582

- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5312582
Typ	253 8-10 V4A
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder rund/rund
Bezeichnung 2	ohne Zwischenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	60x60
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2047 kg CO2e / 1 Stück


 
Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder rund/rund ohne Zwischenplatte A4

Artikelnummer: 5312582

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

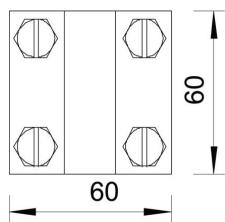

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein