


Technisches Datenblatt

Dachrinnenklemme für alle Wulststärken FT

Artikelnummer: 5316014

OBO
BETTERMANN

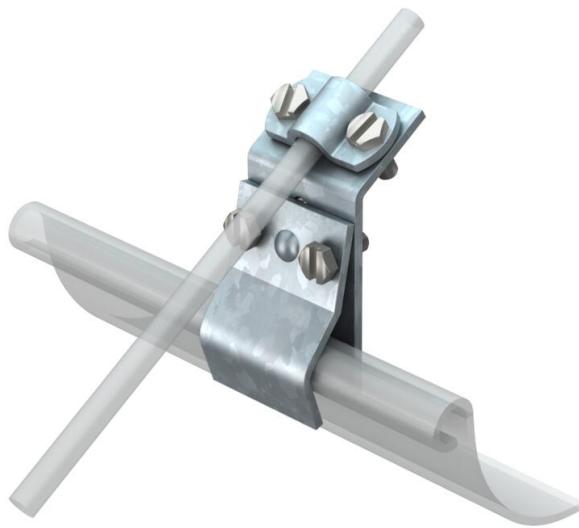

- mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16
- passend für alle Wulststärken

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5316014
Typ	262
Bezeichnung 1	Rinnenklemme
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,501 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Dachrinnenklemme für alle Wulststärken FT

Artikelnummer: 5316014

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

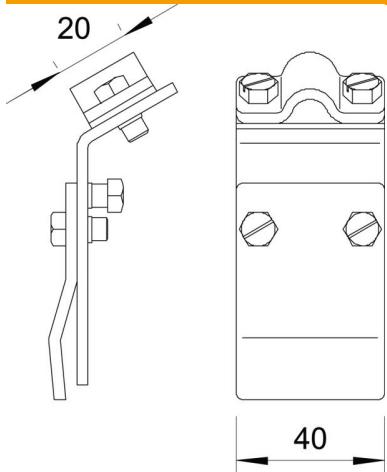

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Dachrinnenklemme
Passung	Rd 8-10 mm