


Technisches Datenblatt

Zweimetall-Dachrinnenklemme für alle Wulststärken

Artikelnummer: 5316170

OBO
BETTERMANN

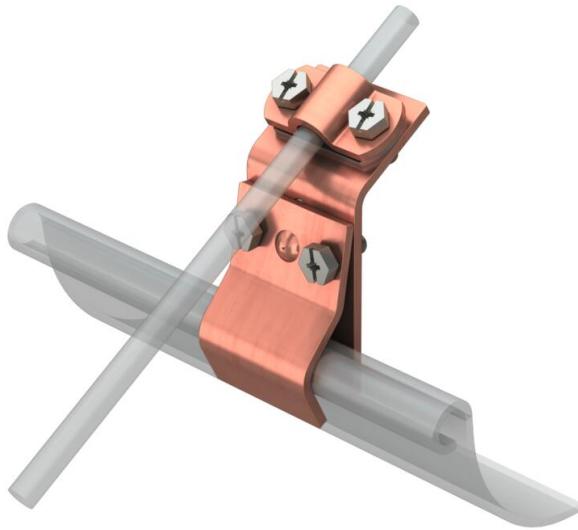

Rinnenklemme zum Anschluss von Rundleiter an Dachrinnen

- passend für alle Wulststärken
- Zweimetall zum Anschluss von Rundleitern aus Alu oder Stahl tauchfeuerverzinkt an Kupferdachrinnen ohne Korrosion der unterschiedlichen Metalle

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5316170
Typ	262 ZM
Bezeichnung 1	Rinnenklemme
Bezeichnung 2	zweimetall
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8017 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Zweimetall-Dachrinnenklemme für alle Wulststärken

Artikelnummer: 5316170

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

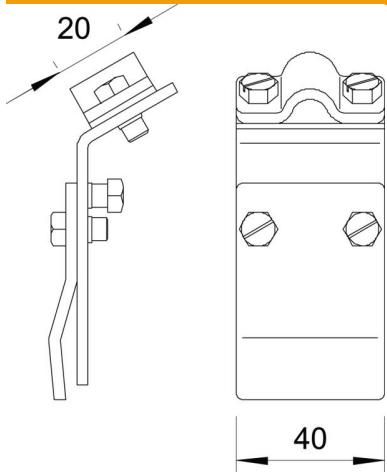

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Dachrinnenklemme
Passung	Rd 8-10 mm