


Technisches Datenblatt

Rinnenklemme für Wulststärke 15-22 mm FT

Artikelnummer: 5316219

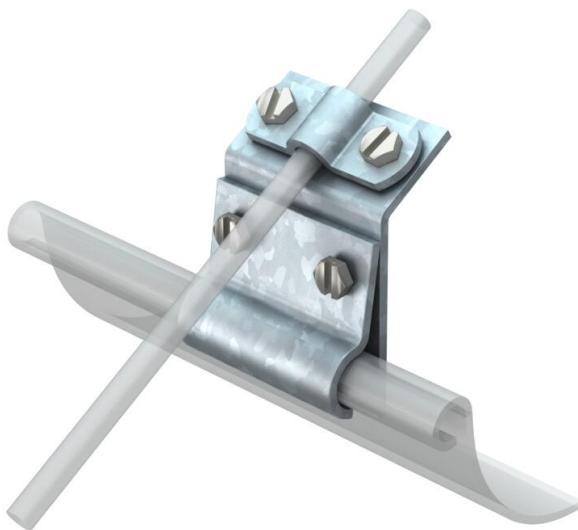

- passend für Wulststärke 15-22 mm
- mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5316219
Typ	262 A-DIN FT
Bezeichnung 1	Rinnenklemme
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19,61 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4495 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Rinnenklemme für Wulststärke 15-22 mm FT

Artikelnummer: 5316219

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

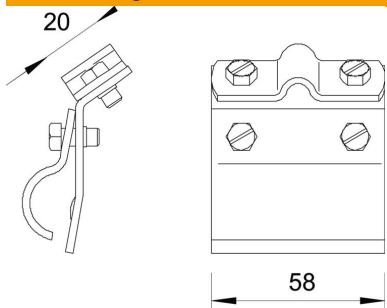

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Dachrinnenklemme
Passung	Rd 8-10 mm
Klemmbereich max.	22 mm
Klemmbereich min.	15 mm