


Technisches Datenblatt

Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317207

OBO
BETTERMANN

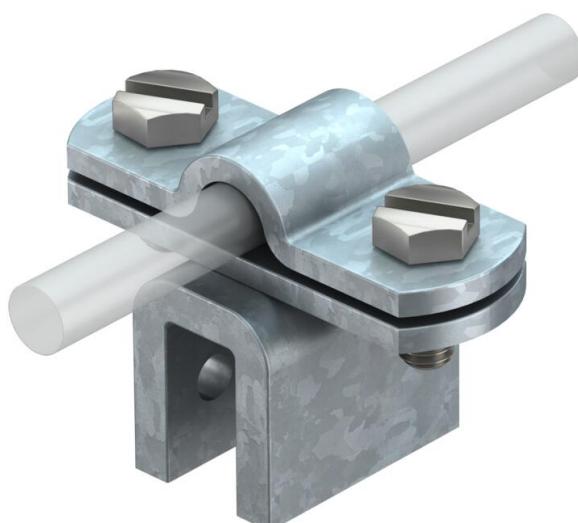

- Blechstärke bis 10 mm
- für Leitungsführung quer und parallel zum Blech
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5317207
Typ	270 8-10 FT
Bezeichnung 1	Falzklemme
Hersteller	OBO
Dimension	8/10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,81 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3479 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317207

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

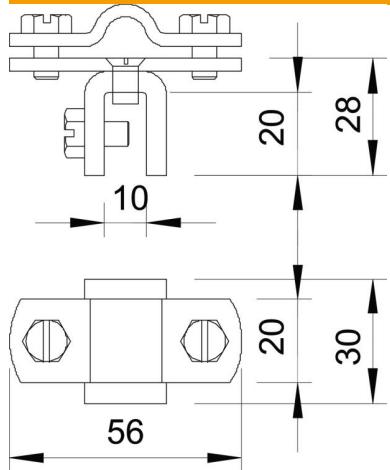

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Passung	Rd 8-10 mm
Klemmbereich max.	10 mm