


Technisches Datenblatt

Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke Cu

Artikelnummer: 5317258

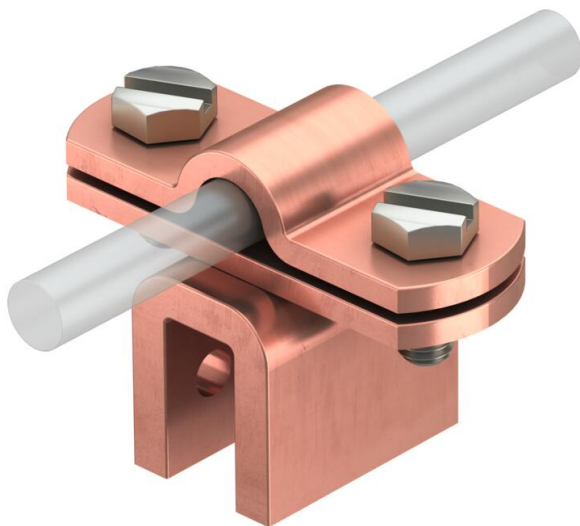

- Blechstärke bis 10 mm
- für Leitungsführung quer und parallel zum Blech
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



Cu

Kupfer

Stammdaten

Artikelnummer	5317258
Typ	270 8-10 CU
Bezeichnung 1	Falzklemme
Hersteller	OBO
Dimension	8/10mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,74 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5639 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke Cu

Artikelnummer: 5317258



Abmessungen

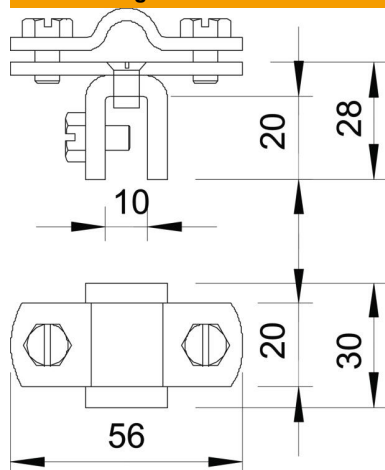

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Passung	Rd 8-10 mm
Klemmbereich max.	10 mm