


Technisches Datenblatt

Falzklemme bis 5 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317401



- Blechstärke bis 5 mm
- für Leitungsführung quer und längs zum Blech
- mit 4 Sechskantschrauben M6 x 12
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

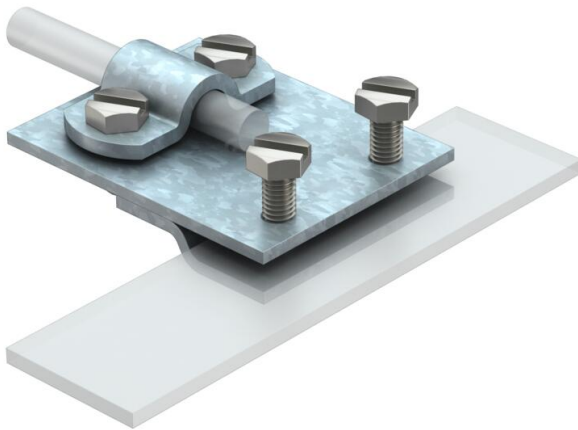

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5317401
Typ	271 8-10
Bezeichnung 1	Falzklemme
Hersteller	OBO
Dimension	8/10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3077 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Falzklemme bis 5 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317401



Abmessungen

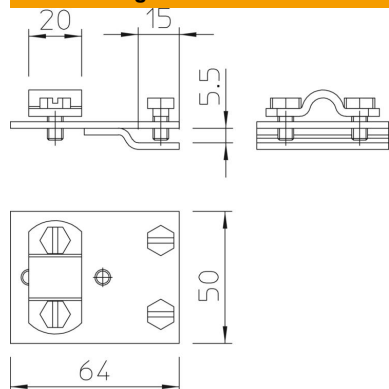

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Passung	Rd 8-10 mm
Klemmbereich max.	5 mm