


Technisches Datenblatt

Falz- und Anschlussklemme bis 5 mm Blechstärke Cu

Artikelnummer: 5317479



- Blechstärke bis 5 mm
- für Leitungsführung quer und längs zum Blech
- 4 Sechskantschrauben M6 x 16
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

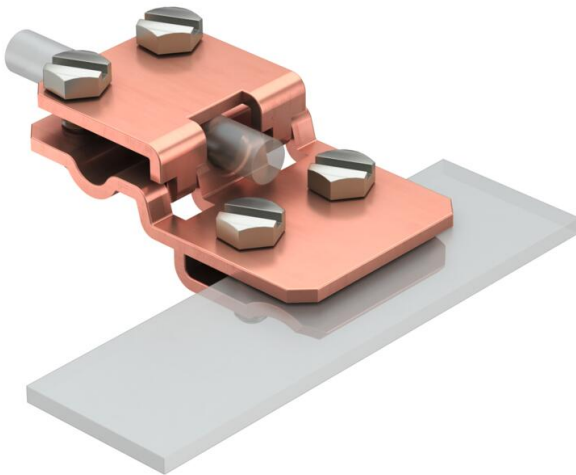

Cu Kupfer

Stammdaten

Artikelnummer	5317479
Typ	274 CU
Bezeichnung 1	Falzklemme
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4992 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Falz- und Anschlussklemme bis 5 mm Blechstärke Cu

Artikelnummer: 5317479



Abmessungen

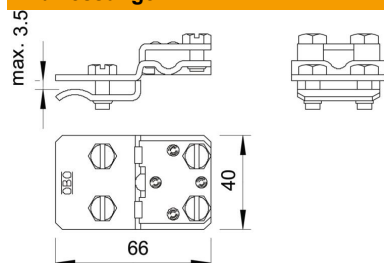

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Passung	Rd 8 mm
Klemmbereich max.	5 mm