


Technisches Datenblatt

Falzklemme bis 5 mm Blechstärke A2

Artikelnummer: 5317481

OBO
BETTERMANN

- Blechstärke bis 5 mm
- für Leitungsführung quer und längs zum Blech
- mit 4 Sechskantschrauben M6 x 12
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

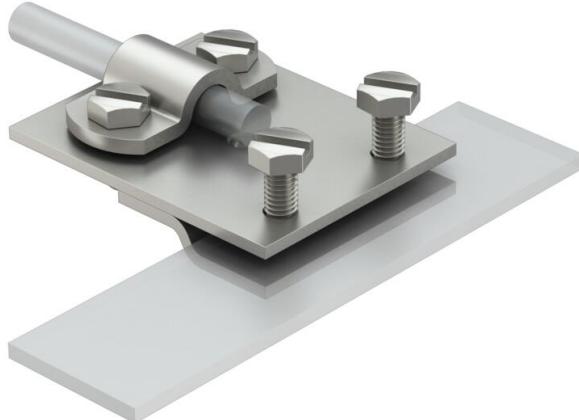

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5317481
Typ	271 8-10 VA
Bezeichnung 1	Falzklemme
Hersteller	OBO
Dimension	8/10mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6783 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Falzklemme bis 5 mm Blechstärke A2

Artikelnummer: 5317481

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

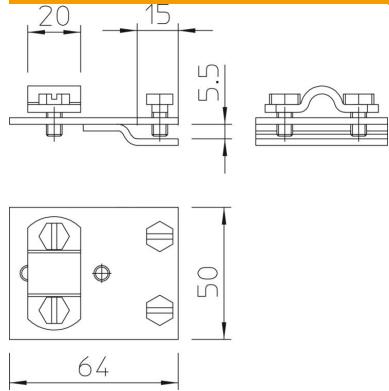

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Passung	Rd 8-10 mm
Klemmbereich max.	5 mm