

Technisches Datenblatt

Endstück

Artikelnummer: 5320011

OBO
BETTERMANN



- mit Befestigungsloch Ø 11 mm
- 2 Sechskantschrauben M6 x 12, Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt bzw. aus VA
- Klemmkörper aus Zinkdruckguss bzw. Zinkdruckguss verkupfert

Zn Zinkdruckguss

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5320011
Typ	280 8-10
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	60x30x20
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2995 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück

Artikelnummer: 5320011

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

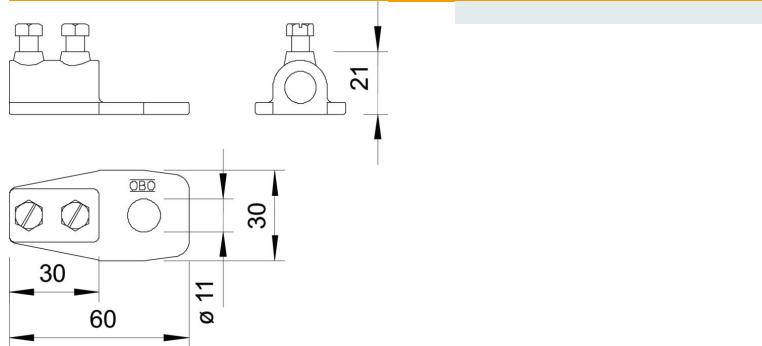

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Endstück
Befestigungslöch	11 mm
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein