

Technisches Datenblatt

Klemmschuh

Artikelnummer: 5325315

OBO
BETTERMANN



- mit Befestigungsloch Ø 11 mm
- 2 Sechskantschrauben M8 x 16
- Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt und Klemmkörper aus Temperguss, feuerverzinkt

SG Stahlguss
F feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5325315
Typ	319 10
Bezeichnung 1	Klemmschuh
Hersteller	OBO
Dimension	10mm
Werkstoff	Stahlguss
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1873 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Klemmschuh

Artikelnummer: 5325315

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

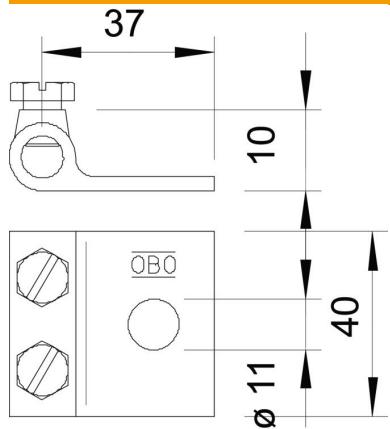

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Klemmschuh
Passung	Rd 10 mm