


Technisches Datenblatt

Universeller Klemmbock Rd 8-10 mm FT

Artikelnummer: 5326303



• inkl. Sechskantschraube M8 x 25, Scheibe und Mutter

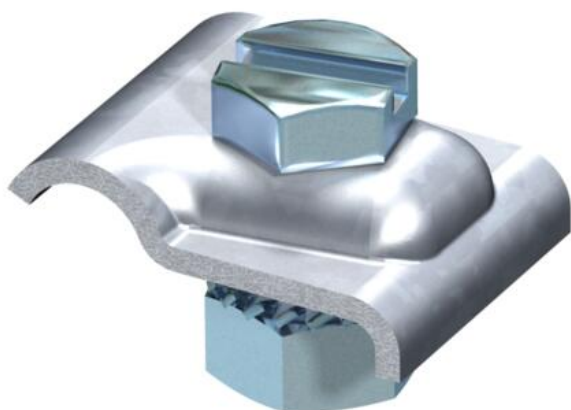

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5326303
Typ	324 S-FT
Bezeichnung 1	Klemmbock
Bezeichnung 2	mit Schraube
Hersteller	OBO
Dimension	M8x25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,59 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0886 kg CO ₂ e / 1 Stück



Technisches Datenblatt

Universeller Klemmbock Rd 8-10 mm FT

Artikelnummer: 5326303



Abmessungen

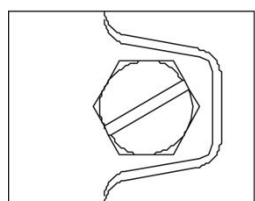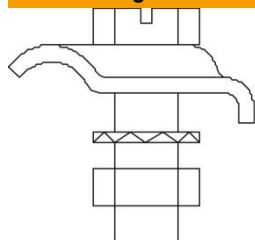

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Klemmbock
Passung	Rd 8-10 mm