

Technisches Datenblatt

Universeller Klemmbock Rd 8-10 mm A2

Artikelnummer: 5326311



- inkl. Sechskantschraube M8 x 25, Scheibe und Mutter

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5326311
Typ	324 S-VA
Bezeichnung 1	Klemmbock
Bezeichnung 2	mit Schraube
Hersteller	OBO
Dimension	M8x25mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2269 kg CO2e / 1 Stück



Technisches Datenblatt

Universeller Klemmbock Rd 8-10 mm A2

Artikelnummer: 5326311

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

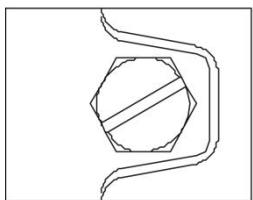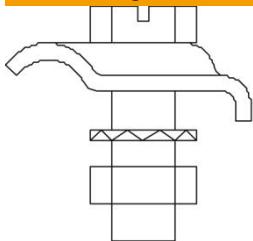

25



32

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Klemmbock
Passung	Rd 8-10 mm