

Technisches Datenblatt

Längsverbinder Rd 8 mm

Artikelnummer: 5329078

OBO
BETTERMANN

- mit Flachrundschraube M10 x 30 und Sechskantmutter M10
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)



Zn Zinkdruckguss

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5329078
Typ	239
Bezeichnung 1	Verbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,51 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7638 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Längsverbinder Rd 8 mm

Artikelnummer: 5329078

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

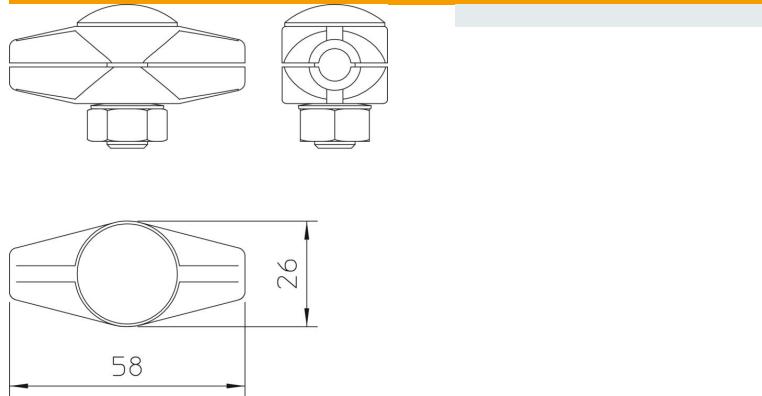

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Flachrundschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Flachleiterbreite Leiter 1 max.	8 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 min.	8 mm
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8 / Rd 8
Passung	Rd 8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max.	8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min.	8 mm
Zwischenplatte	nein