

# Technisches Datenblatt

## Trennstück offen



Artikelnummer: 5335140

- mit 2 Sechskantschrauben aus rostfreiem Stahl (VA)
- Klemmkörper aus Zinkdruckguss



Zn Zinkdruckguss

G galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5335140
Typ	223 O DIN ZN
Bezeichnung 1	Trennstück
Bezeichnung 2	offen
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mmx16
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6112 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Trennstück offen

Artikelnummer: 5335140

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

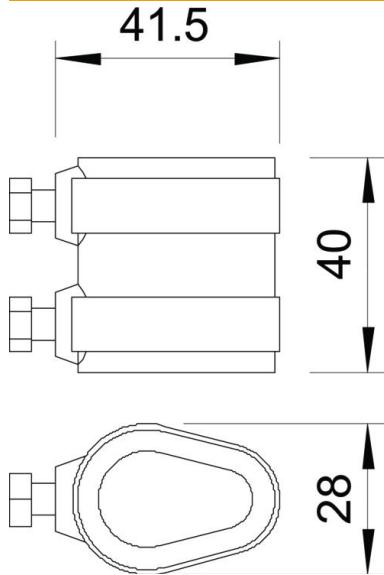

## Technische Daten

Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16
Passung	Rd 8-10/16 mm
Zweimetallverbinder	nein
Zwischenplatte	nein