

Technisches Datenblatt

Trennstück offen Cu

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 5335167

- mit 2 Sechskantschrauben aus rostfreiem Stahl (VA)
- Klemmkörper aus Zinkdruckguss, verkupfert



Zn	Zinkdruckguss
Cu	verkupfert

Stammdaten

Artikelnummer	5335167
Typ	223 O DIN MS
Bezeichnung 1	Trennstück
Bezeichnung 2	offen
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mmx16
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	verkupfert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14.9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1186 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Trennstück offen Cu

Artikelnummer: 5335167

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

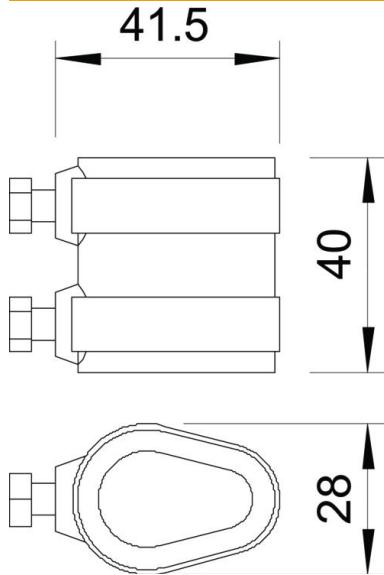

Technische Daten

Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16
Passung	Rd 8-10/16 mm
Zweimetallverbinder	nein
Zwischenplatte	nein